


placa de alimentación MHP1-PR10-3-PI-D25

Número de artículo: 197236

FESTO

Con bases de enchufe y multipin eléctrico, para válvulas semi in-line
MHP1-...-PI

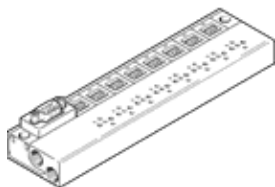

Hoja de datos

Característica	Valor
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	10
Presión de funcionamiento	0 ... 8 bar
Fluido	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Indicación sobre los fluidos de funcionamiento y de mando	Opción de funcionamiento con lubricación (necesaria en otro modo de funcionamiento)
Clase de resistencia a la corrosión KBK	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Tipo de fijación de la placa base	con taladro pasante
Tipo de fijación de la válvula	con rosca interior
Conexión neumática 1	M7
Conexión neumática 3	M7
Material de la placa base	Aleación forjable de aluminio