

válvula higiénica de mariposa VZFB-D-25-WW-V4V4V


Número de artículo: 2464945

Producto sustituido

FESTO

Diámetro nominal DN25, con extremos soldados, DIN 11850, FPM, material 1.4404.

Tipo sustituido. Disponible hasta 2022. Producto de alternativa: consultar portal de asistencia técnica.

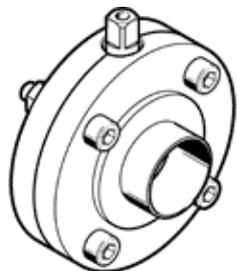

Hoja de datos

Característica	Valor
Construcción	Válvula de disco de 2 vías
Tipo de accionamiento	manual
Principio de hermetización	blando
Posición de montaje	indistinto
Tipo de fijación	Montaje del conducto
Conexión de las válvulas de proceso	Extremos de soldadura/extremos de soldadura
Diámetro nominal DN	25
Sentido del flujo	reversible
Presión nominal de válvulas de proceso	10
Momento de accionamiento	8 Nm
Basado en la norma	DIN 11851
Fluido	agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-15 ... 140 °C
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Apto para el contacto con alimentos	Información detallada sobre el material
Material de la carcasa	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material cuerpo	1.4404
Material de la arandela	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material disco	1.4404
Material del eje	Acero inoxidable de aleación fina
Número del material árbol	1.4404
Peso del producto	900 g
Clase de resistencia a la corrosión KBK	4 - riesgo de corrosión muy alto