


# Ventosa de fuelle

## VASB-100-1/4-PUR

Número pieza: 35423

FESTO

con junta OL.

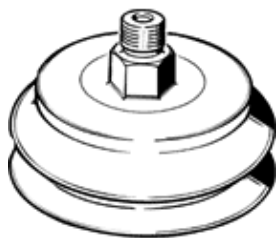

## Hoja de datos

Caracter.	Valor
Diámetro nominal	4 mm
Diámetro de la ventosa	100 mm
Diámetro útil de la ventosa	85 mm
Construcción	Conexión de vacío arriba redondo, fuelle de 1,5
Fluido	Aire atmosférico
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Fuerza de separación con vacío de 70%	397 N
Rosca de fijación	G1/4
Fijación de la ventosa	G 1/4
Conexión de vacío	G1/4
Dureza Shore	62
Información sobre el material de la chaveta atornillable	Fundición inyectada de cinc
Información sobre el material de la ventosa	TPE-U(PU)