


# sensor SKDA-1.5-AB

Número de artículo: 4624759

FESTO

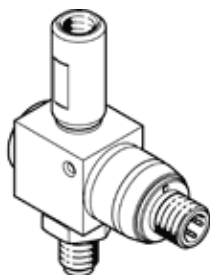

## Hoja de datos

Característica	Valor
Margen de medición de fuerza	0 ... 1,5 kN
Margen de calibración	-0,2 ... 2 kN
Carga límite	3,75 kN
Margen de tensión de funcionamiento DC	10 ... 30 V
Salida analógica	4 - 20 mA
Precisión de la salida analógica FS	0,2 %FS
Material de la carcasa	Aleación forjable de aluminio Acero inoxidable de aleación fina
Indicación sobre el material	contiene sustancias perjudiciales para la pintura Conforme con RoHS
Peso del producto	0,2 kg
Temperatura ambiente	-20 ... 80 °C
Tipo de protección	IP67
Conexión eléctrica	Conector tipo zócalo M12x1 4 contactos Codificación A
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la normativa UE sobre EMC según la directiva RoHS-RL de la UE
Caracteres KC	KC-EMV