


# perfil distribuidor VABM-B6-E-G12-16-M1

Número de artículo: 550186

FESTO

Para electroválvula VUVB con conector multipolo.

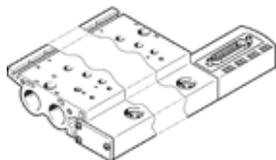

## Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón	21 mm
Cantidad máxima de posiciones para válvulas	16
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2
Par de apriete máx. para montaje en perfil DIN	1,5 Nm
Par de apriete máx. en el sistema de fijación de la válvula	2 Nm
Par de apriete máx. para montaje mural	5 Nm
Peso del producto	2.100 g
Conexión del aire de pilotaje auxiliar 12/14	G1/8
Conexión neumática 1	G1/2
Conexión neumática 3	G1/2
Indicación sobre el material	Exento de cobre y PTFE Conforme con RoHS
Información sobre el material del perfil distribuidor	Aleación forjable de aluminio