


# Pórtico lineal DHSL-25-EGC185TB-DGEA40

Número pieza: 574534

FESTO

Recibirá una oferta no vinculante por su consulta. Haga clic en la parte superior al símbolo de consulta por FAX.

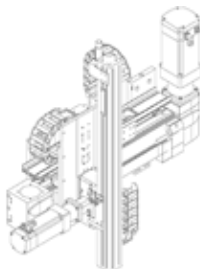

## Hoja de datos

Característica	Valor
Grupo	Pórtico lineal 25
Carga útil	0 ... 25 kg
Accionamiento eje Z	DGEA-40
Tipo de accionamiento eje Z	eléctrico correa dentada
Posición intermedia, eje Z	indistinto
Carrera eje Z	0 ... 600 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Z	± 0,05 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Z	± 0,05 mm
Accionamiento eje Y	EGC-185-TB
Tipo de accionamiento eje Y	eléctrico Correa dentada con guía de rodamiento de bolas
Posición intermedia, eje Y	indistinto
Carrera eje Y	0 ... 8.500 mm
Precisión de repetición en posición final, eje Y	± 0,08 mm
Precisión de repetición en posición intermedia, eje Y	± 0,08 mm