


Bloque de conexión VABM-B10-30E-N34-2-P3

Número de artículo: 8026404

FESTO

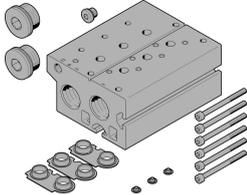

Hoja de datos

Característica	Valor
Patrón uniforme	32 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Cantidad máx. de posiciones de válvula	2
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Peso del producto	1411 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión aire de pilotaje 1/2	1/8 NPT
Conexión neumática 1	3/4 NPT
Conexión neumática 2	3/4 NPT
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la regleta de bornes	Aleación de aluminio forjado