

# Union mâle QSH-1/2-3/8-U


N° de pièce: 153827

FESTO

à réduction.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.

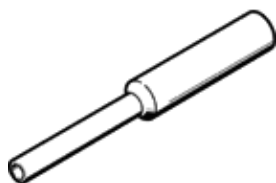

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Poids du produit	2 g
Raccord pneumatique	Raccords QS-3/8" Unions enfichables QS-1/2"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT