


limiteur de débit GRLO-M3

N° de pièce: 175039

FESTO

sans fonction de clapet anti-retour, avec raccord orientable

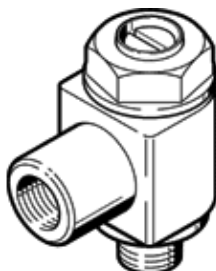

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | Fonction de limitation de débit |
| Raccord pneumatique 1 | M3 |
| Raccord pneumatique 2 | M3 |
| Élément de réglage | Vis à tête fendue |
| Mode de fixation | vissable |
| Débit nominal normal dans le sens de la limitation | 18 l/min |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Position de montage | indifférent |
| Débit nominal dans le sens de l'étranglement 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 33 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -10 ... 60 °C |
| Couple de serrage max. | 0,3 Nm |
| Poids du produit | 2 g |
| Matériau tourillon vissé | Laiton |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | NBR |
| Matériau vis de réglage | Laiton |
| Matériau raccord orientable | Zinc moulé sous pression |