


Limiteur de débit unidirectionnel GRLA-M5-PK-3-LF-C

N° de pièce: 175050

FESTO

pour réglage du débit d'échappement, avec raccord orientable.

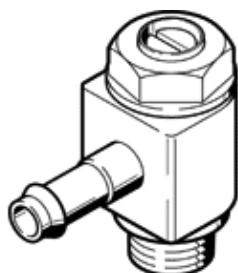

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limiteur de débit unidirectionnel échappement
Raccord pneumatique 1	PK-3
Raccord pneumatique 2	M5
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	40 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	42 ... 63 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Agrément	Germanischer Lloyd
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	80 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	85 ... 125 l/min
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	1,5 Nm
Poids du produit	7 g
Information matière embouts filetés	nickelé Laiton
Information matière joints	NBR
Information matériau vis de réglage	Laiton
Information matériau raccord orientable	Zinc moulé sous pression