

Câble de connexion

KMP1-02-II-14-5


N° de pièce: 175660

Produit de fin de série

FESTO

Pour terminal de distributeurs IIMP-02, préconfectionné pour 12 à 14 emplacements de distributeurs, longueur 5 m.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

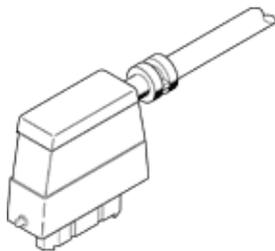

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|-----------------------------------|
| Position de montage | indifférent |
| Plage de tension de service CA | ≤ 300 V |
| Plage de tension de service CC | ≤ 250 V |
| Courant admissible | 4 A |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | 5 ... 70 °C |
| Température ambiante | -30 ... 70 °C |
| Poids du produit | 6.000 g |
| Connexion électrique | à 72 pôles Connecteur femelle |
| Structure du câble | 65 x 0,75 mm ² |
| Diamètre de câble | 22 mm |
| Longueur de câble | 5 m |
| Mode de fixation | avec étrier de serrage |
| Information matière corps | Alliage léger moulé sous pression |
| Information matière gaine de câble | PE |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Alliage de cuivre argenté |