


Module de serrage EV-63-5

Code article: 184859

FESTO

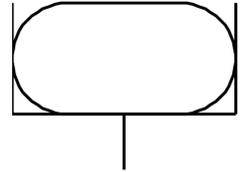

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Course	5 mm
Surface de serrage	Ø 63
Position de montage	Indifférente
Mode de fonctionnement	à simple effet
Pression de service	6 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [Z:-:-]
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % de cuivre en masse sont exclus de l'utilisation. Sont exclus les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-10 °C...40 °C
Poids du produit	100 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Raccord pneumatique	M3
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression
Matériau diaphragme	TPE-U (PU)