

# câble à connecteur femelle


## KMYZ-4-24-0,5

N° de pièce: 185519

Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

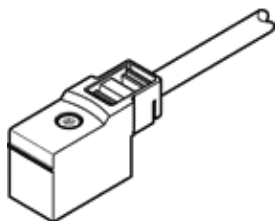

### Fiche technique

| Caractéristique                                       | Valeur   |
|---|--|
| Agrément  | Germanischer Lloyd   |
| Mode de fixation                                      | sur électrodistributeur avec vis autotaraudeuse                    |
| Position de montage                                   | indifférent  |
| Poids du produit                                      | 10 g   |
| Connexion électrique                                  | Câble<br>Connecteur femelle coudé<br>forme parallélépipédique MSZB |
| Plage de tension de service CC                        | 3 ... 36 V   |
| Tension de service nominale CC                        | 24 V   |
| Connexion du conducteur de protection                 | non disponible   |
| Longueur de câble                                     | 0,5 m  |
| Structure du câble                                    | 2x0,35   |
| Degré de protection                                   | IP50   |
| Température ambiante                                  | -10 ... 50 °C  |
| Note sur la matière                                   | Conforme RoHS  |
| Information matière gaine de câble                    | PVC  |
| Information matière corps                             | PA   |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Bronze   |