


# Union en Y QSMY-1/8-1/8-U

N° de pièce: 190838

FESTO

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for  
alternative products.

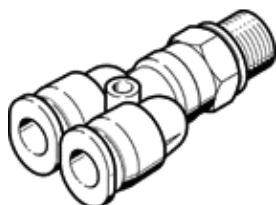

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Mini
Diamètre nominal	1,8 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Revêtement
Position de montage	indifférent
Taille du bidon	1
Conception	Principe push-pull
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	Germanischer Lloyd
Couple de serrage max.	8 Nm
Poids du produit	13,5 g
Nombre de sorties	2
Nombre d'alimentations	1
Raccord pneumatique 1	Filetage NPT1/8-27
Raccord pneumatique 2	pour diamètre extérieur de tuyau de 1/8"
Couleur de la bague de déverrouillage	gris
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière corps	PBT
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matière joint de tuyau	NBR
Information matériau segment de fixation de tuyau	Acier fortement allié inoxydable