

Manodétendeur différentiel LRLLM-1/16-NPT-QS-1/8-U

 

N° de pièce: 192828

FESTO

sans manomètre, avec filetage et raccord instantané QS.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.

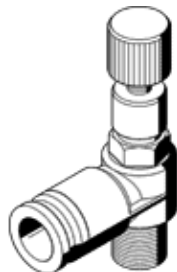

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de détendeur	Pression différentielle constante
Raccord pneumatique 1	NPT1/16-27
Mode de fixation	vissable
Pression d'entrée 1	0 ... 9 bar
Température ambiante	0 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PBT
Fluide de service	Air comprimé filtré
Position de montage	indifférent
Poids du produit	16 g
Information matière embouts filetés	Laiton