

 

# limiteur de débit unidirectionnel GR-QS-6-LF

N° de pièce: 193968  
Produit de fin de série

FESTO

Débit réglable dans un sens.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2017. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

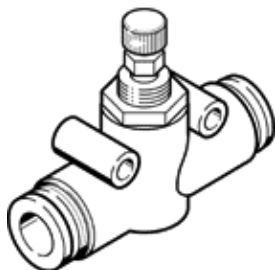

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-6
Raccord pneumatique 2	QS-6
Elément de réglage	Vis moletée
Mode de fixation	au choix : Montage sur face avant à trou débouchant avec accessoires
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	75 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	260 ... 270 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Information matière corps	renforcé PA
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	110 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	500 ... 510 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Poids du produit	25 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	NBR
Information matériau bague de désaccouplement	POM
Information matériau vis de réglage	Acier fortement allié