


bloc de raccordement MHP1-PR4-3

N° de pièce: 197192

FESTO

pour distributeurs à raccord de travail intégré MHP1-...-HC/TC

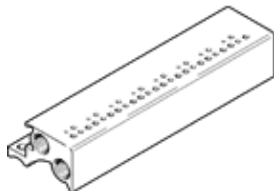

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Pression de service | 0 ... 8 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Mode de fixation embase | à trou débouchant |
| Mode de fixation distributeur | taraudé |
| Raccord pneumatique 1 | M7 |
| Raccord pneumatique 3 | M7 |
| Matériau embase | Alliage d'aluminium |