


Bloc de montage en batterie MHA1-PR4-3-M3-PI

Code article: 197223

FESTO

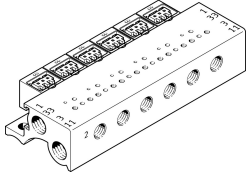

Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|--|---|
| Nombre maximal d'emplacements de distributeurs | 4 |
| Pression de service | 0 bar...8 bar |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Remarque sur le fluide d'exploitation/commande | Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement) |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 1 - faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Température ambiante | -10 °C...60 °C |
| Type de fixation embase | Avec trou débouchant |
| Mode de fixation distributeur | Avec taraudage |
| Raccord pneumatique 1 | M7 |
| Raccord pneumatique 2 | M3 |
| Raccord pneumatique 3 | M7 |
| Matériau d'embase | Alliage d'aluminium corroyé |