


Ventouse avec raccord VASE-6-M5-SIA

N° de pièce: 197996

FESTO

facilement échangeable,
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée

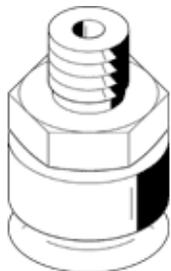

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	6 mm
Fluide de service	Air ambiant
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-30 ... 150 °C
Filetage de fixation	M5
Dureté Shore	60
Note sur la matière	Les substances "contenant du silicone" contiennent
Information matière ventouse	VMQ (silicone)