


kit axial EAMM-A-S38-40P

N° de pièce: 2219044

☆ Programme standard

convient pour les actionneurs électriques.

FESTO

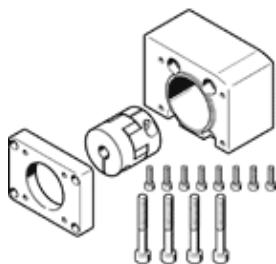

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	6,5 Nm
Poids du produit	380 g
Code d'interface, actionneur	S38
Code d'interface, moteur	40P
Note sur la matière	Conforme RoHS