

 

silencieux U-1

N° de pièce: 2312

★ Programme standard

FESTO

servent à la réduction du bruit et à éviter l'encrassement dans les orifices de purge de composants pneumatiques.

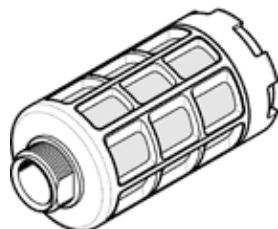

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Position de montage | indifférent |
| Pression de service MPa | 0 ... 1 MPa |
| Pression de service | 0 ... 10 bar |
| Débit à l'atmosphère | 20.800 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Niveau de pression sonore | 90 dB(A) |
| Température ambiante | -10 ... 70 °C |
| Poids du produit | 139,8 g |
| Raccord pneumatique | G1 |
| Matériau insert silencieux | PE |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |