 



Capteur de proximité SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

N° de pièce: 525915

FESTO

électrique, sans contact, PNP, pour actionneurs à rainure de 10 pour capteur, pose par le haut, avec câble.

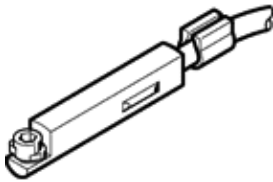

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Forme	pour rainure ronde
Agrément	C-Tick c UL us - Listed (OL)
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Sortie TOR	PNP
Fonction d'élément de commutation	Normalement ouvert
Reproductibilité de la valeur de commutation	+/- 0,1 mm
Temps d'activation	≤ 0,33 ms
Temps de désactivation	0,3 ms
Pouvoir de coupure CC max.	6 W
Chute de tension	2 V
Courant résiduel	0,06 mA
Résistance aux courts-circuits	oui
Plage de tension de service CC	5 ... 30 V
Protection contre les inversions de polarité	pour toutes les connexions électriques
Connexion électrique	Câble à 3 conducteurs
Sens de départ du raccord	dans l'axe
Longueur de câble	2,5 m
Information matière gaine de câble	PUR
Mode de fixation	pose par le haut bloqué dans la rainure ronde
Couple de serrage	0,2 Nm
Poids du produit	15 g
Information matière corps	PA
Témoin d'état de commutation	LED jaune
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 60 °C
Degré de protection	IP65 IP67