


# coupleur rapide KDS6-3/8-I

N° de pièce: 531651  
Produit de fin de série

FESTO

auto-obturant, pour accouplement de sécurité selon ISO 4414  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

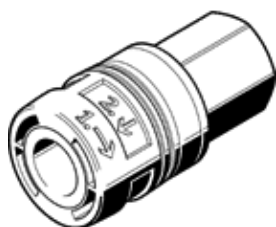

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	7,2 mm
Pression de service plage de température complète	-0,5 ... 12 bar
Débit nominal normal	1.733 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Agrément	BIA TÜV
Couple de serrage nominal	21,5 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 15 %
Poids du produit	115 g
Raccord pneumatique 1	Taraudage G3/8
Note sur la matière	Conforme RoHS