


Portique tridimensionnel DHSR-DGE25ZR-2DGE25ZR-SLT20

N° de pièce: 543033

FESTO

Composé d'axes à courroie crantée électriques avec guidage à billes, mini-chariot compact vertical, positionnement précis et dynamique. Interfaces définies pour la gamme Festo d'actionneurs rotatifs et pinces. A commander en kit ou complètement monté et installé.

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.

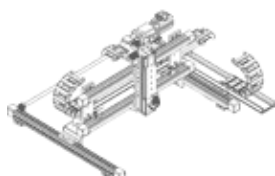

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique tridimensionnel 2.0
Charge utile	0 ... 4 kg
Entraînement axe Z	SLT-20
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 200 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,02 mm
Entraînement axe Y	2x DGE-25-ZR-KF
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à billes 2x
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 1.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,1 mm
Entraînement axe X	DGE-25-ZR-KF
Mode d'entraînement axe X	électrique Courroie crantée avec guidage à billes
Position intermédiaire axe X	indifférente
Course axe X	0 ... 3.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe X	± 0,1 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe X	± 0,1 mm