 



électrodistributeur MOFHB-3-1/4

N° de pièce: 546053
Produit de fin de série

FESTO

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.

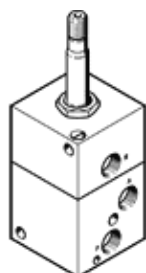

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, ouvert
Mode d'actionnement	électrique
Débit nominal normal	600 l/min
Pression de service	2 ... 8 bar
Conception	Siège plat
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	7 mm
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Temps de commutation Arrêt	21 ms
Temps de commutation Marche	18 ms
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	565 g
Raccord d'échappement de pilotage 84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium anodisé