


Tuyau plastique PUN-5/32X1/32-U-WS-500

N° de pièce: 546684

FESTO

à calibrage extérieur, adapté aux raccords instantanés QS et QB.
Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA
Old part no. 13028634

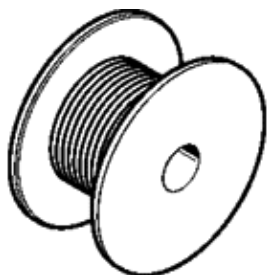

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|-----------------------------|
| Diamètre extérieur Inch | 5/32 |
| Diamètre intérieur Inch | 3/32 |
| Rayon de courbure min. | 0,202 " |
| Pression de service en fonction de la température | -14 ... 150 Psi |
| Fluide de service | Air comprimé filtré Vide |
| Température ambiante | -68 ... 140 °F |
| Poids du produit en fonction de la longueur | 0,103 oz/ft |
| Couleur | blanc |
| Dureté Shore | A 98 +/-3 |
| Note sur la matière | sans cuivre ni PTFE |
| Information matière tuyau | TPE-U(PU) |