


kit axial EAMM-A-S95-140A

N° de pièce: 558170

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.

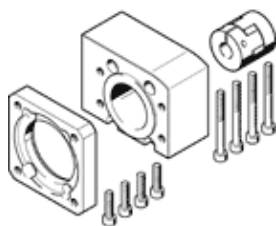

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Degré de protection	IP40
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple transmissible	60 Nm
Poids du produit	5.490 g
Code d'interface, actionneur	S95
Code d'interface, moteur	140A
Note sur la matière	Conforme RoHS