


# Bride de moteur EAMF-A-28C-42A

N° de pièce: 558905

FESTO

compatible avec bras mobile EGSA.

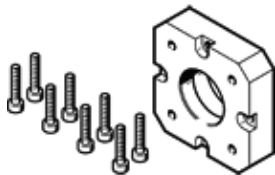

## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	28
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	0 ... 50 °C
Note sur la matière	Conforme RoHS