


Câble de connexion NEBV-S1W44-K-5-N-LE39

N° de pièce: 565287

FESTO

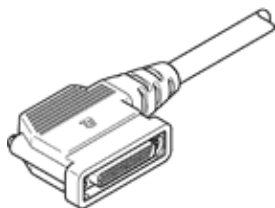

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Position de montage | indifférent |
| Caractéristique du câble | Pour applications statiques |
| Plage de tension de service CC | ≤ 24 V |
| Intensité maximale admissible à 40 °C | 0,86 A |
| Degré de protection | IP65 |
| Température ambiante pour câble non posés à demeure | -5 ... 80 °C |
| Température ambiante | -40 ... 80 °C |
| Poids du produit | 850 g |
| Connexion électrique | 44 pôles Connecteur femelle Sub-D |
| Structure du câble | 40 x 0,14 mm ² |
| Diamètre de câble | 8,9 mm |
| Longueur de câble | 5 m |
| Mode de fixation | 4-40UNC |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Information matière corps | TPE |
| Information matière gaine de câble | PVC |
| Information relative aux matériaux : contacts à fiche | Bronze doré |