


Barrette de raccordement VABM-L1-10AW-M7-9

Code article: 566553

FESTO

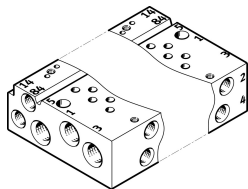

Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	10.5 mm
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	16
Pression de service	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Certification	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Couple de serrage max. de montage profilé chapeau	1.5 Nm
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.45 Nm
Couple de serrage max. montage mural	1.5 Nm
Poids du produit	186 g
Raccord d'air de pilotage 12/14	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	M7
Raccord pneumatique 2	M5
Raccord pneumatique 3	M7
Raccord pneumatique 4	M5
Raccord pneumatique 5	M7
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé