


# Barrette de raccordement VABM-L1-14G-G14-7-GR

Code article: 573492

FESTO

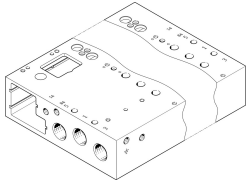

## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Dimension modulaire	16 mm
Position de montage	Indifférente
Nombre maximal d'emplacements de distributeurs	7
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C...60 °C
Poids du produit	1212 g
Raccord d'air de pilotage 12/14	M5
Raccord d'échappement d'air de pilotage 82/84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Raccord pneumatique 5	G1/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau embase de raccordement	Alliage d'aluminium corroyé