


Portique tridimensionnel DHSR-0.5-EGC70TB-EGC50TB-DGSL8

N° de pièce: 574542

FESTO

Vous recevrez une offre sans engagement pour votre projet. Veuillez cliquer en haut sur le symbole Demande par FAX.

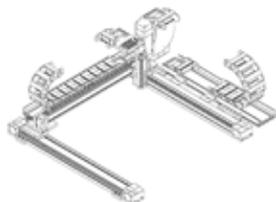

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupe	Portique tridimensionnel 0.5
Charge utile	0 ... 0,5 kg
Entraînement axe Z	DGSL-8
Mode d'entraînement axe Z	pneumatique
Course axe Z	0 ... 80 mm
Reproductibilité en fin de course axe Z	± 0,01 mm
Entraînement axe Y	EGC-50-TB
Mode d'entraînement axe Y	électrique Courroie crantée avec guidage à billes
Position intermédiaire axe Y	indifférente
Course axe Y	0 ... 1.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe Y	± 0,08 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe Y	± 0,08 mm
Entraînement axe X	EGC-70-TB
Mode d'entraînement axe X	électrique Courroie crantée avec guidage à billes
Position intermédiaire axe X	indifférente
Course axe X	0 ... 5.000 mm
Reproductibilité en fin de course axe X	± 0,08 mm
Reproductibilité en position intermédiaire axe X	± 0,08 mm