


bloc de raccordement VABM-B10-20S-G14-4-P3

N° de pièce: 576467

FESTO

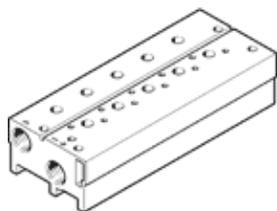

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Dimension modulaire	22 mm
Position de montage	indifférent
Nombre max. d'emplacements de distributeurs	4
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	441 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau barrette de raccordement	Alliage d'aluminium