


kit de montage DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-R13

N° de pièce: 8085020

FESTO

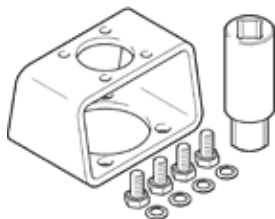

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Selon la norme | EN 15081 ISO 5211 |
| Taille du bidon | 1 |
| Conception | Double méplat femelle et carré mâle Kit de montage |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 - Effets de corrosion moyens |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Poids du produit | 710 g |
| Raccord 1, fonction | Départ d'entraînement |
| Connexion 1, modèle | SW14 Plan de perçage 05 |
| Raccord 2, fonction | Départ de réduction |
| Connexion 2, modèle | SW11 Plan de perçage 04 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau accouplement | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau adaptateur de montage | Acier |
| Matériau disque | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau vis | Acier fortement allié inoxydable |