

# Utični priključak QSM-1/8-1/8-U


Broj artikla: 153903

FESTO

Vanjski navoj s vanjskim šestobridom.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

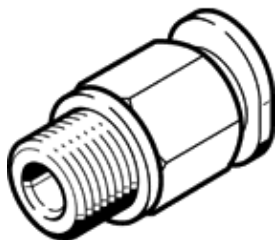

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	Mini
Nazivni promjer	1,9 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Oplaštenje
Položaj ugradnje	proizvoljno
Veličina pakiranja	1
Konstruktivna struktura	Protutaktni princip
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Moguć nauljeni pogon
Klasa korozione otpornosti KBK	1
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Dozvola	Germanischer Lloyd
Maks. pritezni moment	8 Nm
Pneumatski priključak 1	NPT1/8-27
Pneumatski priključak 2	za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8"
Boja, prsten za otpuštanje	sivo
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, kućište	Mjed poniklano
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi	NBR
Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi	visokolegirani čelik, nehrđajući