


# T utični priključak QSMTL-1/8-1/8-U

Broj artikla: 153919

FESTO

zakretno 360°, vanjski navoj s vanjskim šestobridom  
Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.  
Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.

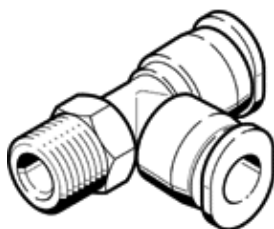

## Tehnički podaci

| Svojstvo   | Vrijednost                                      |
|--|---|
| Veličina   | Mini  |
| Nazivni promjer  | 2,4 mm  |
| Način brtvljenja na navojnom čepu                          | Oplaštenje                                      |
| Položaj ugradnje   | proizvoljno                                     |
| Veličina pakiranja   | 1   |
| Konstruktivna struktura                                    | Protutaktni princip                             |
| Pogonski tlak potpunog temperaturnog područja              | -0,95 ... 10 bar                                |
| Pogonski medij   | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:] |
| Uputa o mediju pogona i upravljanja                        | Moguć nauljeni pogon                            |
| Klasa korozione otpornosti KBK                             | 1   |
| Temperatura okoline  | -10 ... 60 °C                                   |
| Dozvola  | Germanischer Lloyd                              |
| Maks. pritezni moment                                      | 8 Nm  |
| Broj odlaza  | 2   |
| Broj dovoda  | 1   |
| Pneumatski priključak 1                                    | Vanjski navoj NPT1/8-27                         |
| Pneumatski priključak 2                                    | za savitljivu cijev vanjskog promjera 1/8"      |
| Boja, prsten za otpuštanje                                 | sivo  |
| Materijal - napomena                                       | RoHS sukladno                                   |
| Informacija o materijalu, kućište                          | PBT   |
| Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje            | POM   |
| Informacija o materijalu, brtva savitljive cijevi          | NBR   |
| Informacija o materijalu, stezni segment savitljive cijevi | visokolegirani čelik, nehrđajući                |