

# Linearni pogon DGP-1 1/4"- -PPV-A-B


 
Broj artikla: 160911

FESTO

za prepoznavanje pozicije, bez klipnjače, sa zatvorenim spojem između klipa i povodnika i obostrano podesivim prigušenjem krajnjih položaja.

Ovaj se proizvod može dobiti samo preko Festo društva USA.

Tip koji se napušta. Isporuka do 2013.

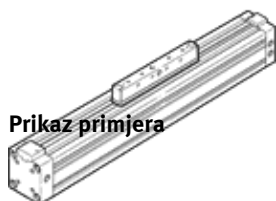

Prikaz primjera

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Hod	10 ... 3.000 mm
Promjer klipa	1 1/4"
Prigušivanje	PPV: pneumatsko prigušivanje obostrano podesivo YSR: Amortizer, tvrda karakteristika
Vodilica	Osnovna vodilica
Princip povodnika	pričvršćeno oblikom (prorez)
Pogonski tlak	2 ... 8 bar
Način funkcioniranja	dvoradno
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Duljina prigušivanja	20 mm
Pneumatski priključak	NPT1/8-27