


# Slobodni hod FLSM-25-L

Broj artikla: 164231

FESTO

za zakretni pogon DSM.

Ovi se pogoni na upit mogu isporučiti s ATEX-odobrenjem. Podaci u listi podataka "ATEX-označavanje", "ATEX-temperatura okoline" i "CE-znak" odnose se na pogone s odobrenjem.

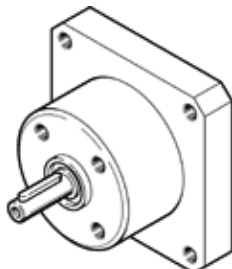

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	25
Smjer vrtnje	Lijevi hod
Položaj ugradnje	proizvoljno
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Theoretical torque at 0.6 MPa (6 bar, 87 psi)	4,98 Nm
Težina proizvoda	650 g
Material housing	Alumijska legura za gnječenje
Material sleeve	Čelik za kaljenje
Material shaft	Čelik za kaljenje