


# L brzi navojni spoj LCKN-1/8-PK-3

Broj artikla: 164997

FESTO

Orijentacija 360°, s brtvenim prstenom

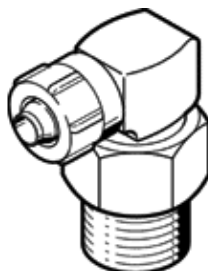

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	1,7 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,9 ... 16 bar
Klasa korozione otpornosti KBK	2 - Moderate corrosion stress
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj G1/8
Pneumatski priključak 2	za utičnu nazuvicu, unutarnji promjer 3 mm s maticom
Informacija o materijalu, kućište	Cinkov tlačni lijev