


# Prigušni ventil GRGO-M5-QS-4-LF-C

Broj artikla: 175066

FESTO

djeluje u oba smjera protoka. S finom prigušnicom i QS-utičnim navojnim spojem.

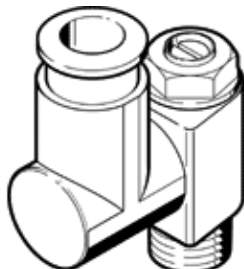

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušna funkcija
Pneumatski priključak 1	M5
Pneumatski priključak 2	QS-4
Element namještanja	Vijak s prorezom
Vrsta pričvršćenja	na uvrtnje
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	40 l/min
Pogonski tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Pogonski medij	filtrirani, nenauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm filtrirani, nauljeni komprimirani zrak, finoća filtra 40 µm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	80 l/min
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Maks. pritezni moment	1,5 Nm
Težina proizvoda	14 g
Informacija o materijalu, navojni čep	Mjed
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	Mjed
Informacija o materijalu, zakretni priključak	Cinkov tlačni lijev