 



# Beskontaktni prekidač SMT-8-PS-S-LED-24-B

Broj artikla: 175484

FESTO

električno, beskontaktno, PNP, za pogone s T-utorom, s utikačem M8.

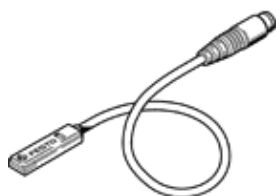

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Oblik	za T utor
Dozvola	C-Tick
CE znak (vidi izjavu o sukladnosti)	prema EU-EMV-smjernici
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Princip mjerenja	magnetootporno
Temperatura okoline	-20 ... 60 °C
Uklopni izlaz	PNP
Funkcija sklopnog elementa	Uklopnik
Ponovljivost sklopne vrijednosti	+/- 0,1 mm
Uklopno vrijeme	≤ 0,2 ms
Isklopno vrijeme	≤ 0,5 ms
Maks. izlazna struja	100 mA
Maks. uklopna snaga DC	3 W
Pad napona	≤ 1,8 V
Preostala struja	≤ 0,1 mA
Otpornost na kratki spoj	u taktu
Otpornost na preopterećenje	postoji
Područje pogonskog napona DC	10 ... 30 V
Zaštita od zamjene polova	za sve električne priključke
Električni priključak	Kabel s utikačem M8x1 3-polni
Odlazni smjer, priključak	uzduž
Duljina kabla	0,3 m
Svojstvo vodiča	Standard
Informacija o materijalu, plašt kabla	PUR
Vrsta pričvršćenja	stegnuto u T utoru uzdužno se može uvući u utor
Maks. pritezni moment	0,2 Nm
Težina proizvoda	10 g
Informacija o materijalu, kućište	Mjed TPE-U(PU) visokolegirani čelik, nehrđajući poniklano
Indikacija stanja sklapanja	LED žuti
Temperatura okoline kod pokretljivog polaganja kablova	-5 ... 60 °C
Mehanička zaštita	IP65 IP67