

 

Regulator tlaka LRMA-1/4-NPT-QS-5/16-U

Broj artikla: 190923
Proizvod u napuštanju

FESTO

s manometrom.

Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2021. Alternativni proizvod vidi Support Portal.

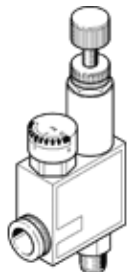

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija kontrolera	Izlazni tlak konstantan
Pneumatski priključak 1	1/4 NPT
Pneumatski priključak 2	QS-5/16
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Ulazni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okoline	0 ... 60 °C
Material housing	PBT ojačan
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Položaj ugradnje	proizvoljno
Težina proizvoda	83,5 g
Material of threaded plug	Mjed