


Jedinica za vođenje

FEN-50- -

Broj artikla: 19173

FESTO

Napušten tip. Isporuka do 2008.

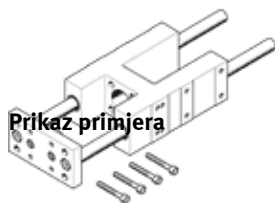

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Veličina	50
Hod	10 ... 500 mm
Položaj ugradnje	proizvoljno
Vodilica	Klizna vodilica
Konstruktivna struktura	Vodilica
Temperatura okoline	-20 ... 80 °C
Sila posmaka	50 N
Prirast težine po 10 mm hoda	47 g
Osnovna težina kod hoda 0 mm	4.190 g
Vrsta pričvršćenja	s unutarnjim navojem
Informacija o materijalu, element vođenja	visokolegirani čelik
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijska legura za gnječenje eloksirano