 



Prigušno-povratni ventil GR-QS-6-LF

Broj artikla: 193968
Proizvod u napuštanju

FESTO

[podesiva količina protoka u jednom smjeru protoka.](#)
[Tip u napuštanju. Isporučuje se do 2017. Alternativni proizvod vidi Support Portal.](#)

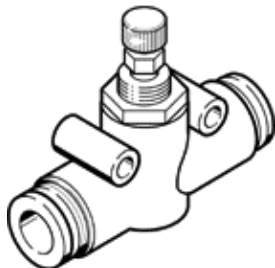

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	Prigušno-nepovratna funkcija
Pneumatski priključak 1	QS-6
Pneumatski priključak 2	QS-6
Element namještanja	Narovašeni vijak
Vrsta pričvršćenja	po izboru: Ugradnja prednje ploče s prolaznim provrtom s priborom
Normalni nazivni protok u smjeru prigušivanja	75 l/min
Normalni nazivni protok u povratnom smjeru	260 ... 270 l/min
Pogonski tlak	0,2 ... 10 bar
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Informacija o materijalu, kućište	PA ojačan
Položaj ugradnje	proizvoljno
Normalni protok u smjeru prigušenja 6 -> 0 bara	110 l/min
Normalni protok u povratnom smjeru 6 -> 0 bara	500 ... 510 l/min
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	25 g
Materijal - napomena	RoHS sukladno
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, prsten za oslobađanje	POM
Informacija o materijalu, regulacioni vijak	visokolegirani čelik