


Priključni blok MHP1-PR8-3-PI-PCB

Broj dijela: 197245

FESTO

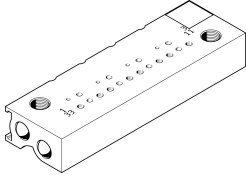

Podatkovni list

| Svojstvo | Vrijednost |
|---|--|
| Maksimalni broj položaja ventila | 8 |
| Radni tlak | 0 bar...8 bar |
| Operativni medij | Komprimirani zrak prema ISO 8573-1: 2010 [7: 4: 4] |
| Napomena o radnom / upravljačkom mediju | Moguć rad pod uljem (potrebno u daljnjem radu) |
| Klasa otpornosti na koroziju CRC | 2 - umjereno opterećenje korozijom |
| LABS sukladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okoline | 0 °C...40 °C |
| Vrsta montažnog ventila | s unutarnjim navojem |
| Pneumatski priključak 1 | M5 |
| Pneumatski priključak 3 | M5 |
| Materijal spojne ploče | Kovana aluminijska legura |