


Aksijalni komplet EAMM-A-S38-40P

Broj artikla: 2219044

☆ Osnovni proizvodni program

[Prikladno za električne pogone](#)

FESTO

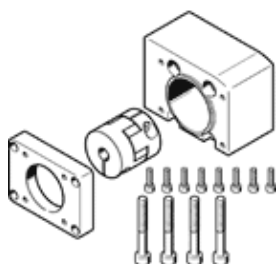

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Položaj ugradnje	proizvoljno
Temperatura ležaja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Mehanička zaštita	IP40
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Prenosivi okretni moment	6,5 Nm
Težina proizvoda	380 g
Kod sučelja, pogon	S38
Cod sučelja, Motor in	40P
Materijal - napomena	RoHS sukladno