

 

# Magnetni ventil

## MZH-5/3E-1,5-L-LED

Broj artikla: 30223

FESTO

Micro pneumatika, s magnetnim svitkom i pomoćnim ručnim aktiviranjem, bez utičnice.

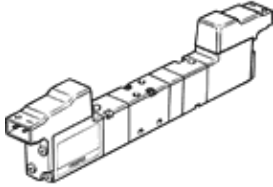

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Funkcija ventila	5/3 odzraččen
Normalni nazivni protok	40 l/min
Pogonski tlak	2 ... 7 bar
Konstruktivna struktura	Klipni zasun
Mehanička zaštita	IP40 s utičnicom
Nazivni promjer	1,5 mm
Vrsta upravljanja	predupravljano
Vrijeme sklapanja isklj	30 ms
Vrijeme uklapanja uklj	5 ms
Trajanje uključenosti	100%
Parametri svitka	24V DC: 0,55W
Pogonski medij	osušeni zrak, nauljen ili nenauljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okoline	-5 ... 50 °C
Težina proizvoda	50 g
Vrsta pričvršćenja	s prolaznim provrtom
Pneumatski priključak 1	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 2	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 3	Priključna ploča Grupni modul
Pneumatski priključak 4	Grupni modul
Pneumatski priključak 5	Grupni modul
Informacija o materijalu, brtve	NBR
Informacija o materijalu, kućište	Aluminijski tlačni lijev