


# Nasadni priključak N-M5-PK-4

Broj artikla: 4902

FESTO

s brtvenim prstenom.

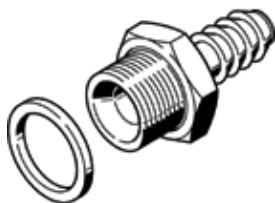

## Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Nazivni promjer	2,5 mm
Način brtvljenja na navojnom čepu	Brtveni prsten
Položaj ugradnje	proizvoljno
Oblik	Ravni oblik
Veličina pakiranja	10
Pogonski tlak kompletnog temperaturnog područja	-0,95 ... 10 bar
Pogonski medij	Komprimirani zrak prema ISO 8573-1:2010 [7::-]
Uputa o mediju pogona i upravljanja	Nauljeni pogon moguć (u daljnjem pogonu potreban)
Klasa korozione otpornosti KBK	1 - niska otpornost na koroziju
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okoline	-10 ... 60 °C
Težina proizvoda	2 g
Pneumatski priključak 1	Vanjski navoj M5
Pneumatski priključak 2	za gibljivu cijev vanjskog promjera 6 mm
Material housing	Mjed