


# Mnogostruki MHA2-PR2-5-M5

Broj dijela: 525127

FESTO

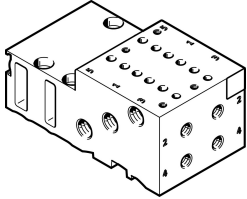

## Podatkovni list

Svojstvo	Vrijednost
Maksimalni broj položaja ventila	2
Klasa otpornosti na koroziju CRC	2 - umjereno opterećenje korozijom
LABS sukladnost	VDMA24364-B1 / B2-L
Težina proizvoda	254 g
Vrsta montaže priključna ploča	s prolaznim provrtom s H-tračnicom
Vrsta montažnog ventila	s unutarnjim navojem
Pneumatski priključak 1	M7
Pneumatski priključak 2	M5
Pneumatski priključak 3	M7
Pneumatski priključak 4	M5
Pneumatski priključak 5	M7
Materijal spojne ploče	Kovana aluminijska legura