


Priključna letva VABM-B6-E-G14-10

Broj artikla: 537504

FESTO

za magnetni ventil VUVB.

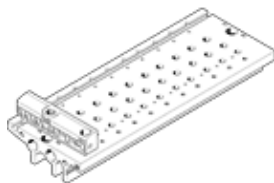

Tehnički podaci

Svojstvo	Vrijednost
Mjera rastera	21 mm
Maks. broj ventilskih mjesta	10
Klasa korozione otpornosti KBK	2
Maks. pritezni moment, montaža H-profilom	1,5 Nm
Maks. pritezni moment, pričvršćenje ventila	2 Nm
Maks. pritezni moment, zidna montaža	5 Nm
Težina proizvoda	800 g
Priključak, upravljački pomoćni zrak 12/14	G1/8
Pneumatski priključak 1	G1/4
Pneumatski priključak 3	G1/4
Materijal - napomena	Bez bakra i PTFE-a RoHS sukladno
Informacija o materijalu, priključna letva	Aluminijska legura za gnječenje